

真空辅件 - 压力表 OMA

正压用：




尺寸规格			
型号	外形尺寸	接口尺寸	显示范围
OMA-40-10-1/8	40	G1/8	0~10 bar
OMA-40-16-1/8			0~16 bar
OMA-50-10-1/4	50	G1/4	0~10 bar
OMA-50-16-1/4			0~16 bar

负压用：



名称	真空表
型号	OMB168-QDPE-001
表面尺寸	1.5"
安装方式	真空表
压力范围	-30~0inHg/-100kPa~0kPa
壳体材料	ABS 黑色塑料
视窗面板材料	亚克力有机玻璃板
接头材料	黄铜
接头密封材料	特氟龙密封圈
视连接外螺纹	NPTF 1/8

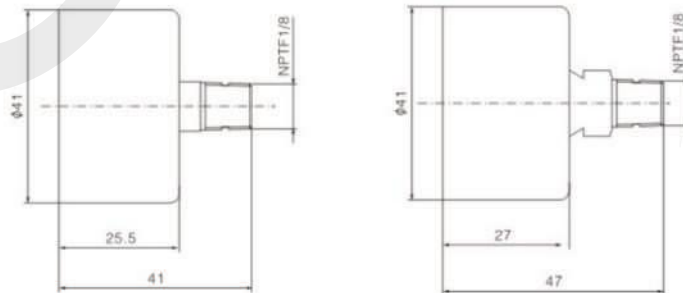

真空附件

GFC 型

GFA 型

GFR 型

GPX 型

GRA2000 型

GK 型

OMA
OMB 型

ECV 型

GP2V 型

FH 型