

BV




产品特点

- 多个真空口，真空接口灵活便捷。
- 有多个安装孔位，可以自由组合选用。
- 本体由铝合金制成，可满足特殊场合应用要求。
- 真空反应迅速真空度高，真空流量大，性能稳定。



型号表示方法

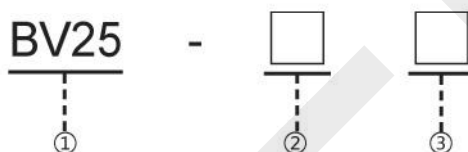

①规格

代码
BV25
BV50

②保压功能

代码	代码描述
无	无保压功能 (标准型)
A	有保压功能


③消音器

代码	代码描述
无	标准消音器
LS	加长高效消音器

技术规格

型号	最佳供气压力 bar	最大真空度 -kPa	最大真空流量 l/min	空气消耗量 l/min	最小软管外径 mm	
					供气	真空
BV25	4-6	94	380	120-160	Ø8	Ø12
BV50	4-6	94	700	220-320	Ø8	Ø15


外形尺寸图

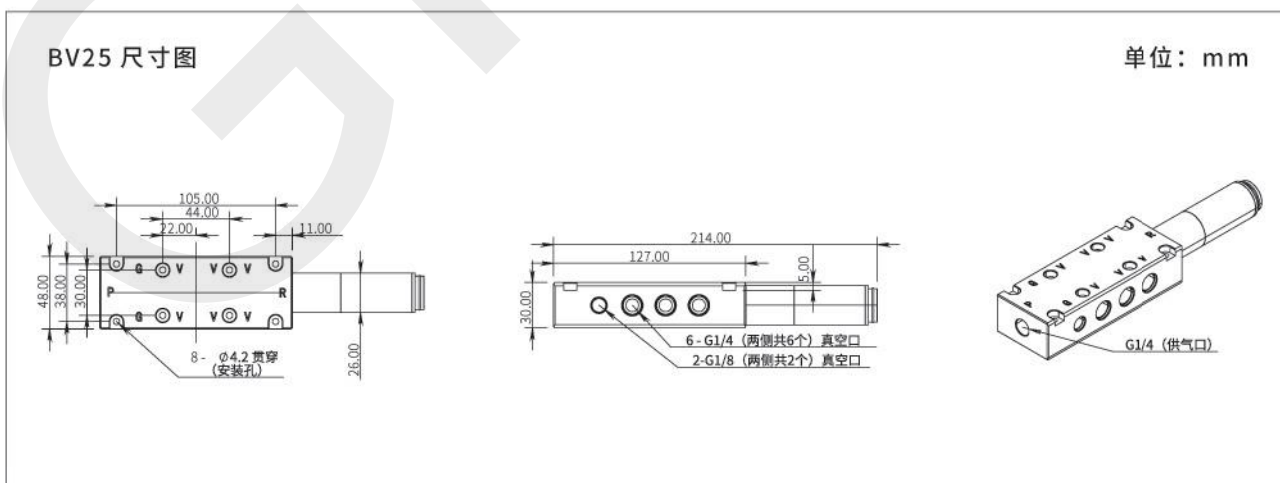

真空发生器

- GZU 型
- GZH 型
- GV 型
- VBM 型
- VTM 型
- BV 型**
- ZL1 型
- ZL3/6 型
- VGA 型
- VGB 型
- VHA 型

BV

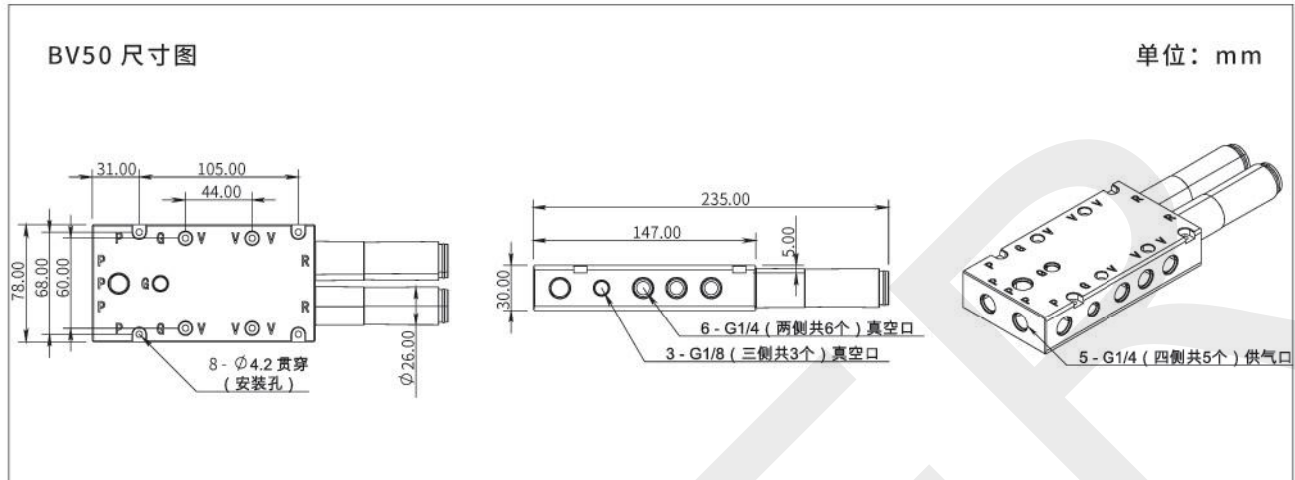

**配件**

名称	型号标识
加长高效消音器	BV-LS
堵头 G 1/8	BV-01M
堵头 G 1/4	BV-02M

真空发  
生器

GZU 型

GZH 型

GV 型

VBM 型

VTM 型

**BV 型**

ZL1 型

ZL3/6 型

VGA 型

VGB 型

VHA 型