

VHA




产品特点

- 结构紧凑、体积小、安装便捷、内置消音器。
- 快插接头式，配置方便快捷。
- 可选底座，支持快速导轨组合式安装。



型号表示方法

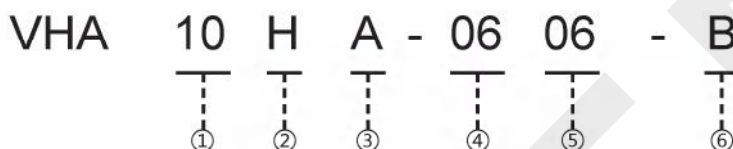

① 喷嘴直径

代码	代码描述
07	0.7mm
10	1.0mm
12	1.2mm

② 真空特性

代码	代码描述	喷嘴	供气压力	真空压力	真空流量	耗气流量
H	高真空	0.7mm	0.5MPa	-92kPa	13L/min	23L/min
		1.0mm	0.5MPa	-93kPa	28L/min	46L/min
		1.2mm	0.5MPa	-93kPa	38L/min	70L/min
L	高流量	0.7mm	0.5MPa	-66kPa	26L/min	23L/min
		1.0mm	0.5MPa	-66kPa	42L/min	46L/min
		1.2mm	0.5MPa	-66kPa	53L/min	70L/min

③ 组合类型

代码	A	B
真空发生器	●	●
底座	—	●

"●" 代表选中 "—" 代表不选

④ 真空接口

代码	代码描述
04	Ø4 快插接口
06	Ø6 快插接口

⑤ 供气接口


代码	代码描述
04	Ø4 快插接口
06	Ø6 快插接口

⑥ 本体颜色

代码	代码描述
B	黑色 (标准)
W	白色 (货期需咨询)

外形尺寸图

单位: mm

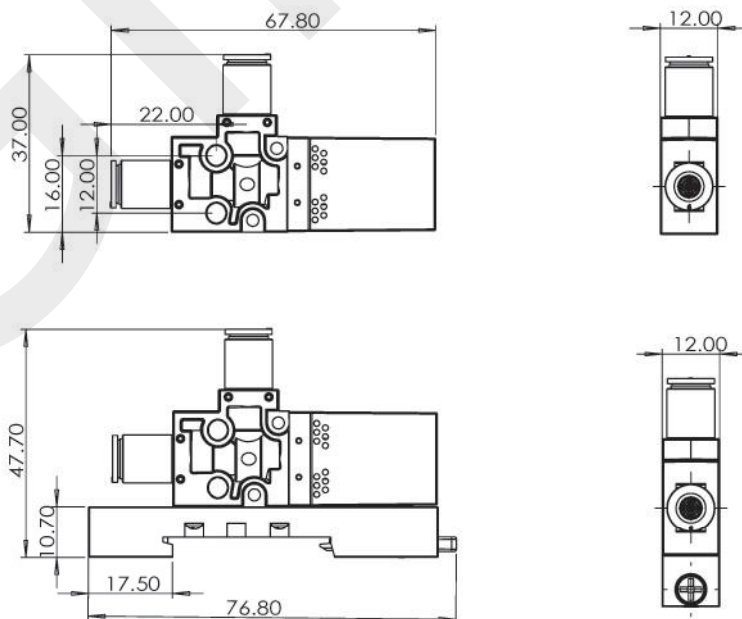

真空发生器

GZU 型

GZH 型

GV 型

VBM 型

VTM 型

BV 型

ZL1 型

ZL3/6 型

VGA 型

VGB 型

VHA 型