

真空吸盘 - 低矮海绵型 G-P2



【用于吸附有凹凸的工件】

吸盘选型

G-P2 - T <sup>10</sup> S -A5  
 带螺钉 ①吸盘直径 ②吸盘材质 ③安装方式

①吸盘直径

| 规格 | 04 | 06 | 08 | 10  | 15  |
|----|----|----|----|-----|-----|
| 大小 | Ø4 | Ø6 | Ø8 | Ø10 | Ø15 |

②吸盘材质

| 规格 | S  |
|----|----|
| 大小 | 海绵 |

③安装方式


| 安装方式 | 规格        |
|------|-----------|
| 外螺纹  | A3 M3X0.5 |
| 内螺纹  | B3 M3X0.5 |
| 外螺纹  | A5 M5X0.8 |
| 内螺纹  | B5 M5X0.8 |

规格一览表

| 单独吸盘规格 | G-P2-04S                     | G-P2-06S                     | G-P2-08S                     | G-P2-10S                     | G-P2-15S                     |
|--------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 带螺钉规格  | G-P2-T04S-A3<br>G-P2-T04S-B3 | G-P2-T06S-A5<br>G-P2-T06S-B5 | G-P2-T08S-A5<br>G-P2-T08S-B5 | G-P2-T10S-A5<br>G-P2-T10S-B5 | G-P2-T15S-A5<br>G-P2-T15S-B5 |

单位: mm

外形尺寸图

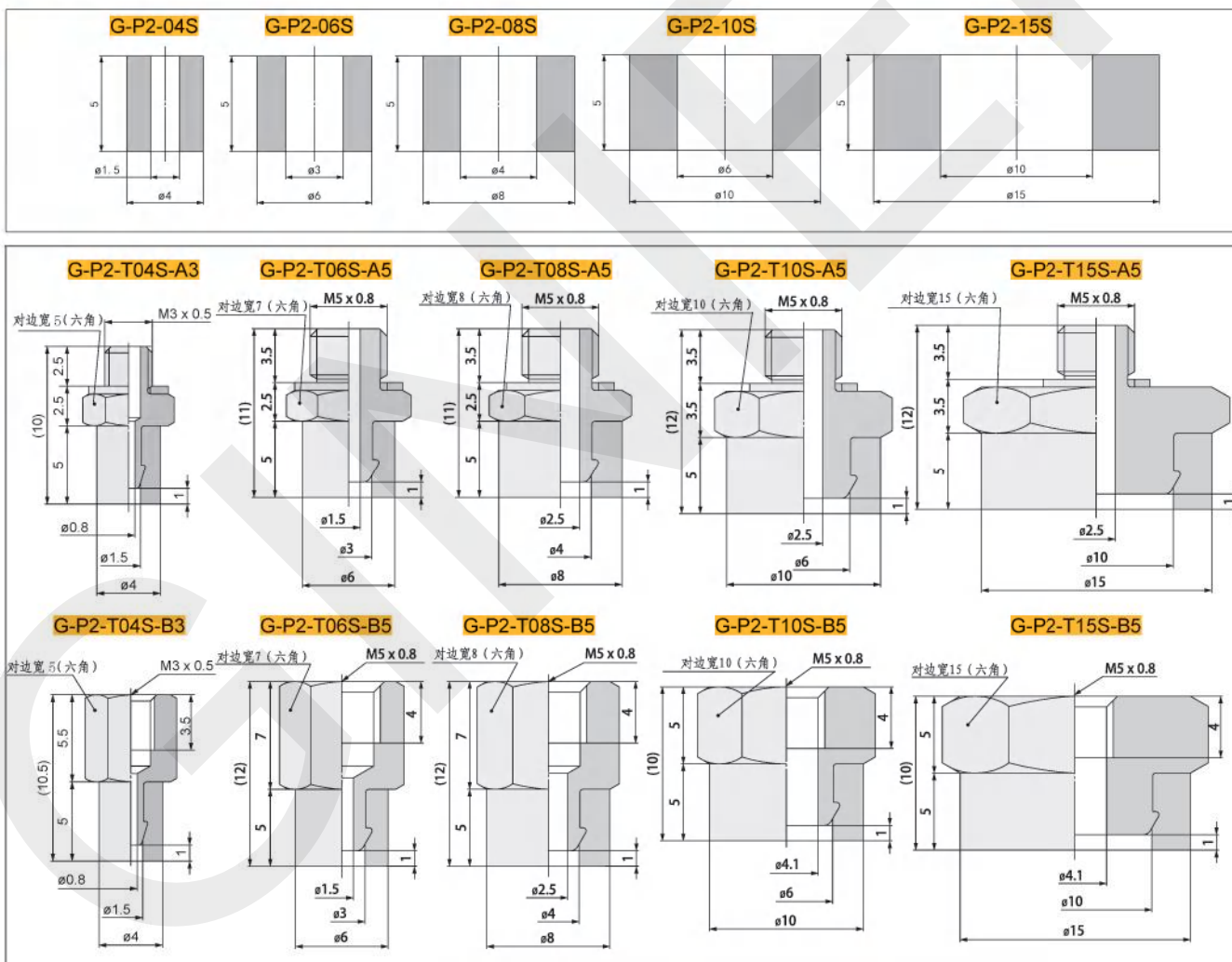

订货范例 | G-P2-06S  
G-P2-06S-A5