


K 系列托架 -K16

选型说明

例: K 16 - J 10 - 01F - B01

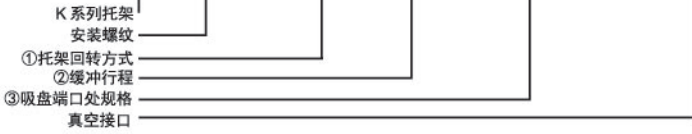

①托架回转方式

代码	内置弹簧
	J

②缓冲行程

代码	10	20	30	50
说明	10mm	20mm	30mm	50mm

单位: mm

③吸盘端口处连接规格


代码	内螺纹 F		外螺纹 M	
	01	05	06	01
说明	G1/8	M5X0.8	M6X1	G1/8

K 系列托架

吸盘端口 - 内螺纹

规格型号	参数							J 可回转 结构
	缓冲行程 S	B	A	安装螺纹	吸盘端口处连接规格	真空接口规格	弹簧力度 N	
K16-J10-01F-B01	10	55	30	M16X1	G1/8	G1/8	2~4	
K16-J20-01F-B01	20	65	30	M16X1	G1/8	G1/8	2~4	
K16-J30-01F-B01	30	110	45	M16X1	G1/8	G1/8	2~4	
K16-J50-01F-B01	50	135	45	M16X1	G1/8	G1/8	2~4	

单位: mm

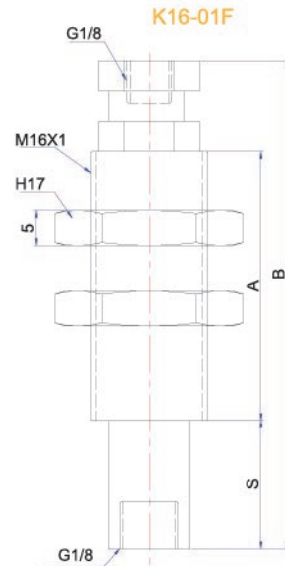

吸盘端口 - 外螺纹

规格型号	参数							J 可回转 结构
	缓冲行程 S	B	A	安装螺纹	吸盘端口处连接规格	真空接口规格	弹簧力度 N	
K16-J10-05/06/01M-B01	10	55	30	M16X1	M5X0.8/M6X1/G1/8	G1/8	2~4	
K16-J20-05/06/01M-B01	20	65	30	M16X1	M5X0.8/M6X1/G1/8	G1/8	2~4	
K16-J30-05/06/01M-B01	30	110	45	M16X1	M5X0.8/M6X1/G1/8	G1/8	2~4	
K16-J50-05/06/01M-B01	50	135	45	M16X1	M5X0.8/M6X1/G1/8	G1/8	2~4	

单位: mm

