


## K 系列托架 -K18

### 选型说明

例: **K 18 - E 20 - 01F - B01**

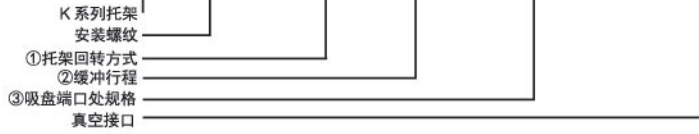

#### ①托架回转方式

代码	外置弹簧
	E

#### ②缓冲行程

	单位: mm			
代码	20	30	50	80
说明	20mm	30mm	50mm	80mm

#### ③吸盘端口处连接规格


代码	内螺纹 F		外螺纹 M	
	01	01	01	02
说明	G1/8	G1/8	G1/8	G1/4



### 吸盘端口 - 内螺纹

规格型号	参数						
	缓冲行程 S	B	A	安装螺纹	吸盘端口处连接规格	真空接口规格	弹簧力度 N
K18-E20-01F-B01	20	75	30	M18X1	G1/8	G1/8	6~10
K18-E30-01F-B01	30	85	30	M18X1	G1/8	G1/8	6~10
K18-E50-01F-B01	50	135	45	M18X1	G1/8	G1/8	6~10
K18-E80-01F-B01	80	180	45	M18X1	G1/8	G1/8	6~10

K18-01F

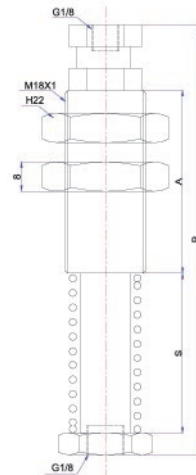

K  
系列  
托架

### 吸盘端口 - 外螺纹

规格型号	参数						
	缓冲行程 S	B	A	安装螺纹	吸盘端口处连接规格	真空接口规格	弹簧力度 N
K18-E20-01/02M-B01	20	75	30	M18X1	G1/8 G1/4	G1/8	6~10
K18-E30-01/02M-B01	30	85	30	M18X1	G1/8 G1/4	G1/8	6~10
K18-E50-01/02M-B01	50	135	45	M18X1	G1/8 G1/4	G1/8	6~10
K18-E80-01/02M-B01	80	180	45	M18X1	G1/8 G1/4	G1/8	6~10

K18-01/02M

