


K 系列托架 -K20

选型说明

例: K 20 - E 30 - 01F - B02

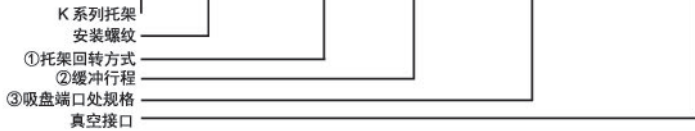

①托架回转方式

| 代码 | 外置弹簧 |
|----|------|
| | E |

②缓冲行程

单位: mm

| 代码 | 20 | 30 | 50 | 80 |
|----|------|------|------|------|
| 说明 | 20mm | 30mm | 50mm | 80mm |

③吸盘端口处连接规格

| 代码 | 内螺纹 F | 外螺纹 M | |
|----|-------|-------|------|
| | 01 | 02 | 03 |
| 说明 | G1/8 | G1/4 | G3/8 |




K
系列
托架

吸盘端口 - 内螺纹

单位: mm

| 规格型号 | 参数 | | | | | | |
|-----------------|--------|-----|----|---------|-----------|--------|--------|
| | 缓冲行程 S | B | A | 安装螺纹 | 吸盘端口处连接规格 | 真空接口规格 | 弹簧力度 N |
| K20-E20-01F-B02 | 20 | 100 | 50 | M20X1.5 | G1/8 | G1/4 | 6~10 |
| K20-E30-01F-B02 | 30 | 110 | 50 | M20X1.5 | G1/8 | G1/4 | 6~10 |
| K20-E50-01F-B02 | 50 | 140 | 50 | M20X1.5 | G1/8 | G1/4 | 6~10 |
| K20-E80-01F-B02 | 80 | 180 | 50 | M20X1.5 | G1/8 | G1/4 | 6~10 |

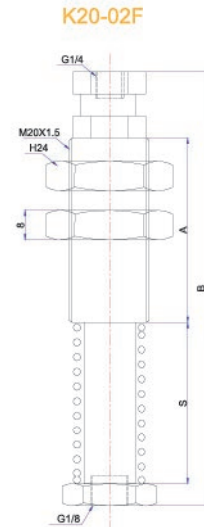

吸盘端口 - 外螺纹

单位: mm

| 规格型号 | 参数 | | | | | | |
|--------------------|--------|-----|----|---------|-----------|--------|--------|
| | 缓冲行程 S | B | A | 安装螺纹 | 吸盘端口处连接规格 | 真空接口规格 | 弹簧力度 N |
| K20-E20-02/03M-B02 | 20 | 100 | 50 | M20X1.5 | G1/4 G3/8 | G1/4 | 6~10 |
| K20-E30-02/03M-B02 | 30 | 110 | 50 | M20X1.5 | G1/4 G3/8 | G1/4 | 6~10 |
| K20-E50-02/03M-B02 | 50 | 140 | 50 | M20X1.5 | G1/4 G3/8 | G1/4 | 6~10 |
| K20-E80-02/03M-B02 | 80 | 180 | 50 | M20X1.5 | G1/4 G3/8 | G1/4 | 6~10 |

