


K 系列托架 -K22

选型说明

例: K 30 - E 30 - 02F - B02

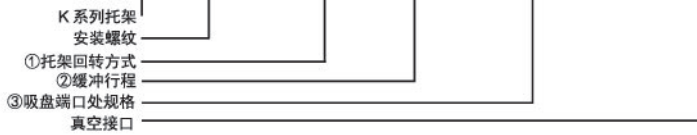

①托架回转方式

代码	外置弹簧
	E

②缓冲行程

代码	20	30	50	80
说明	20mm	30mm	50mm	80mm

单位: mm

③吸盘端口处连接规格


代码	内螺纹 F	外螺纹 M	
	02	03	04
说明	G1/4	G3/8	G1/2



吸盘端口 - 内螺纹

单位: mm

规格型号	参数						
	缓冲行程 S	B	A	安装螺纹	吸盘端口处连接规格	真空接口规格	弹簧力度 N
K30-E20-02F-B02	20	100	40	M22X1.5	G1/4	G1/4	6~10
K30-E30-02F-B02	30	110	40	M22X1.5	G1/4	G1/4	6~10
K30-E50-02F-B02	50	150	40	M22X1.5	G1/4	G1/4	6~10
K30-E80-02F-B02	80	190	40	M22X1.5	G1/4	G1/4	6~10

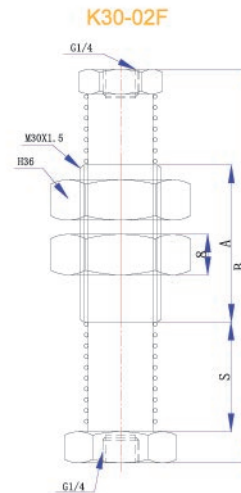

吸盘端口 - 外螺纹

单位: mm

规格型号	参数						
	缓冲行程 S	B	A	安装螺纹	吸盘端口处连接规格	真空接口规格	弹簧力度 N
K30-E20-03/04M-B02	20	100	40	M22X1.5	G3/8 G1/2	G1/4	6~10
K30-E30-03/04M-B02	30	110	40	M22X1.5	G3/8 G1/2	G1/4	6~10
K30-E50-03/04M-B02	50	150	40	M22X1.5	G3/8 G1/2	G1/4	6~10
K30-E80-03/04M-B02	80	190	40	M22X1.5	G3/8 G1/2	G1/4	6~10

