


真空吸盘 - 金属薄板专用椭圆波纹型 MAOB

吸盘选型

例: MAOB - 30X60 - N - 02 M

①吸盘直径 ● ②吸盘材质 ● ③安装螺纹 ● ④安装方式 ●

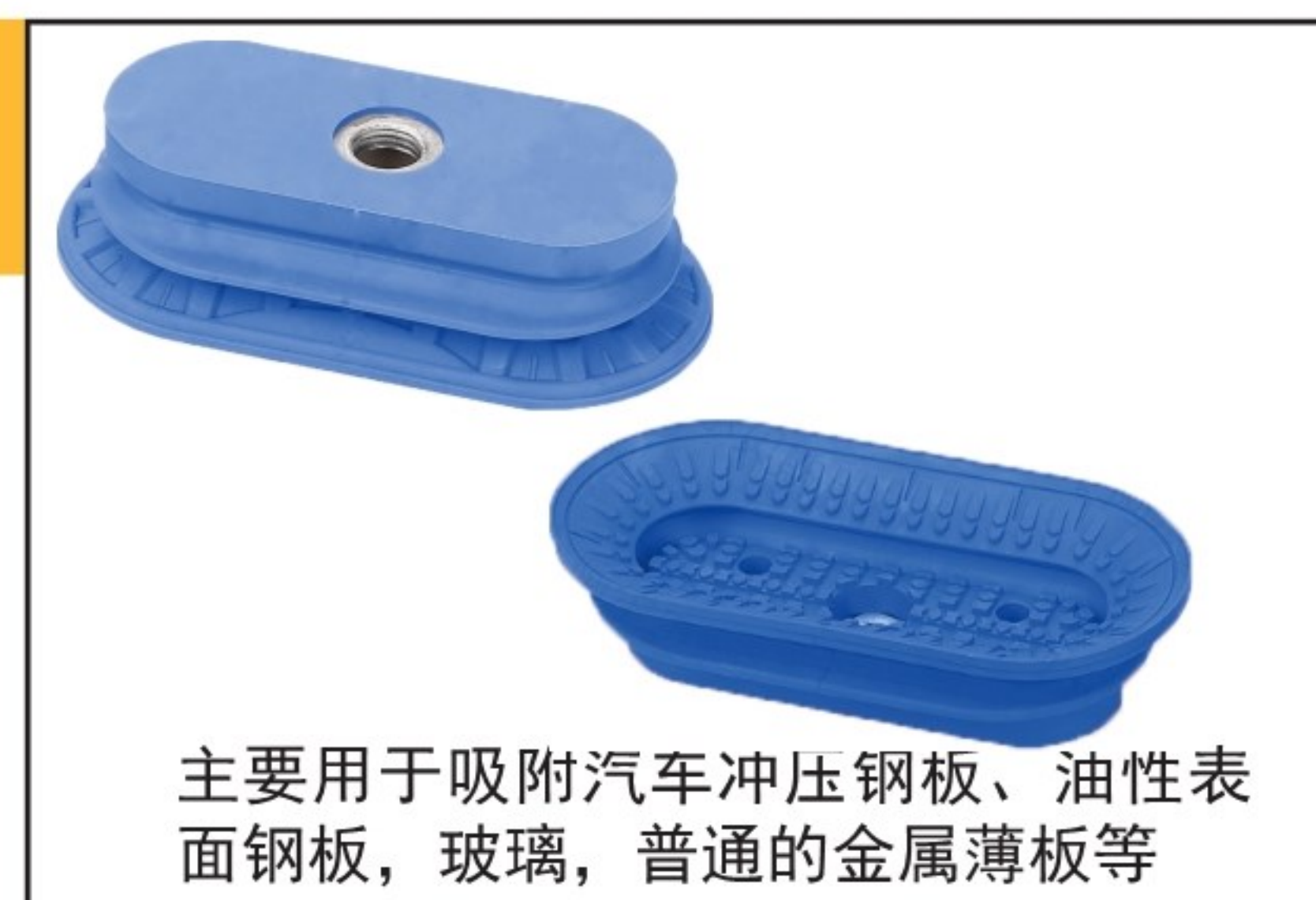

①吸盘直径 单位: mm

代码	30X60	40X80	55X110	70X140
盘径	30X60	40X80	55X110	70X140

②吸盘材质

代码	材质	硬度 ShoreA	使用温度范围	颜色	适用吸盘直径
N	丁腈橡胶	A55/S	-20~120°C	黑色	30X60~70X140
NBU	丁腈橡胶	A40/S	-20~120°C	蓝色	30X60~70X140


③安装螺纹

代码	M10	M14	02	03
螺纹规格	M10X1.25	M14X1.5	G1/4	G3/8

④安装方式

代码	M	F
安装方式	外螺纹	内螺纹

外形尺寸图

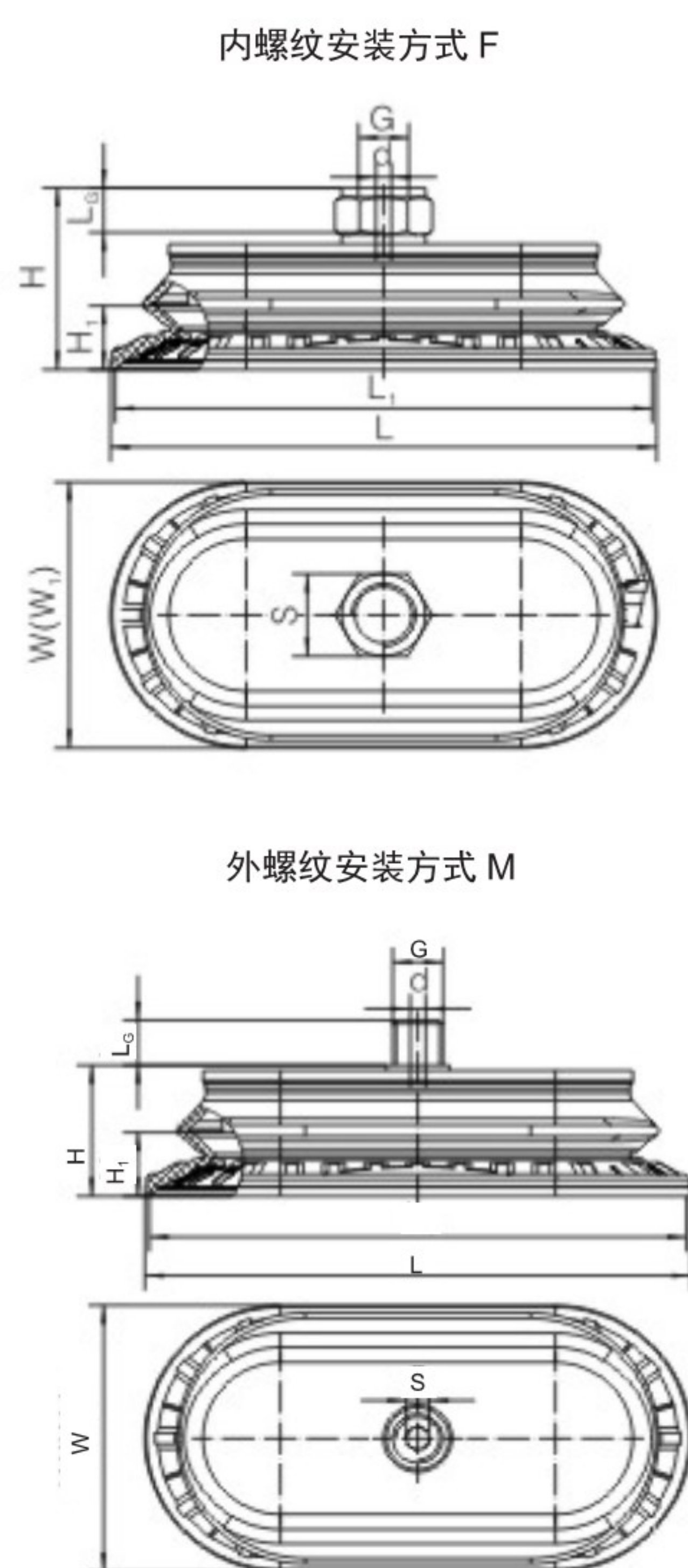

规格尺寸一览表

单位: mm

型号	吸盘材质	安装方式	参数						
			L x W	H	G	L _G	h	S	Y
MAOB 30X60	N NBU	M10M	65X35	20	M10	12	13.5	5	6
		M14M		20	M14	12	13.5	5	6
		02M		20	G1/4	12	13.5	5	6
		02F		20	G1/4	11	14	17	6
		03F		20	G3/8	11	13.5	22	6
MAOB 40X80		M10M	85X45	23	M10	12	13.5	5	8.8
		M14M		23	M14	12	13.5	5	8.8
		02M		23	G1/4	12	13.5	5	8.8
		02F		23	G1/4	11	14	17	8.8
		03F		23	G3/8	11	14	22	8.8
MAOB 55X110	M10M	115X60	29	M10	12	13.5	5	12.5	
	M14M		29	M14	12	13.5	5	12.5	
	02M		29	G1/4	12	13.5	5	12.5	
	02F		29	G1/4	11	14	17	12.5	
	03F		29	G3/8	11	14	22	12.5	
MAOB 70X140	M10M	145X75	33.5	M10	12	13.5	5	17	
	M14M		33.5	M14	12	13.5	5	17	
	02M		33.5	G1/4	12	13.5	5	17	
	02F		33.5	G1/4	11	14	17	17	
	03F		33.5	G3/8	11	14	22	17	

新品

薄膜
纸张
塑料袋
金属薄板

GFT 型

GTP 型

GBLP 型

MAF 型

MAB 型

MAOF 型

MAOB 型

规格选型一览表

型号	连接件规格	吸盘材质	M10M	M14M	02M	02F	03F
			M10 外螺纹	M14 外螺纹	G1/4 外螺纹	G1/4 内螺纹	G3/8 内螺纹
MAOB30X60		N NBU	○	○	○	●	—
MAOB40X80			○	○	○	●	○
MAOB55X110			○	○	○	●	●
MAOB70X140			○	○	○	○	●

注: “●”表示默认规格, “○”表示可选规格。