

真空吸盘 - 软包装袋专用型 GBLP



吸盘选型

例: GBLP - 30 - S - T1

①吸盘直径 ● ②吸盘材质 ●

GBLP - 30 - S - 02M - T1

①吸盘直径 ● ②吸盘材质 ● ③安装方式 ● ④塞头 ●

①吸盘直径 单位: mm

代码	30	40	50
盘径	Ø30	Ø40	Ø50

②吸盘材质

代码	材质	硬度 ShoreA	使用温度范围	颜色	适用托架盘径
S	硅橡胶	A40/S	-50~220°C	淡蓝色	Ø30~Ø50
FS	氟硅橡胶	A55/S	-30~180°C	红色	Ø30~Ø50


③安装方式

代码	02M	03M	04M
外螺纹	G1/4	G3/8	G1/2

④塞头

代码	T1	T2
塞头	圆形塞头 (选配)	花形塞头 (选配)

外形尺寸图

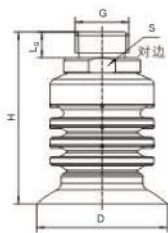

规格尺寸一览表

单位: mm

吸盘规格	吸盘材质	安装方式	参数				
			D	H	L _g	G	S
GBLP-30	S FS	02M	30	52	9	G1/4	19
GBLP-40		03M	40	55.5	10	G3/8	22
GBLP-50		04M	50	71	10	G1/2	28

规格选型一览表

连接件规格 型号	吸盘材质	02M	03M	04M	T1	T2
		G1/4 外螺纹	G3/8 外螺纹	G1/2 外螺纹	圆形塞头	花形塞头
GBLP-30	S FS	●	—	—	○	●
GBLP-40		—	●	—	●	●
GBLP-50		—	—	●	○	●

注: “●”表示默认规格, “○”表示可选规格, “—”表示不可选



订货范例

GBLP30-S
GBLP-50-FS-G4M-T2

光伏及
包装用
吸盘

SRP 型

GNT 型

BNL 型

GFT 型

GTP 型

GBLP 型