

真空吸盘 - 软包装袋专用型 GTP



吸盘选型

GTP - 62 - S - G03F

①吸盘盘径 ● ②吸盘材质 ● ③安装方式 ●

①吸盘盘径 单位: mm

代码	62
盘径	Ø62

②吸盘材质

代码	材质	硬度 ShoreA	使用温度范围	颜色	适用托架盘径
S	硅橡胶	A40/S	-50~220℃	蓝色	Ø30~Ø50
FS	氟硅橡胶	A55/S	-30~180℃	红色	Ø30~Ø50

③安装方式


代码	03F
内螺纹	G3/8



订货范例 | GTP-62-S-G03F

超薄花形唇边设计，更有利于贴合各种软袋包装，保证搬运过程中的密封性。
吸盘内部楔形支撑结构，能有效增强吸盘支撑强度，最大程度保证抓取力度。
接头侧向气口均匀分布，能有效防止包装软袋堵塞气口。

外形尺寸图

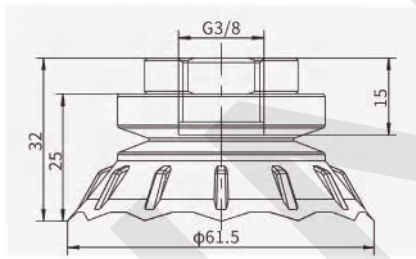

光伏及包装用吸盘

- SRP 型
- GNT 型
- BNL 型
- GFT 型
- GTP 型**
- GBLP 型